
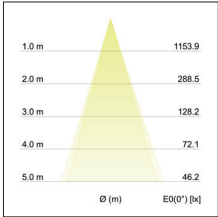
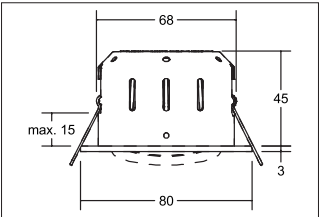


LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar, dim2warm
Artikel-Nr. 12463173

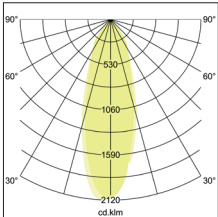

LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar, dim2warm, strukturweiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammenden Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12463173
Stand:	16.02.2021 10:07

Lichtfarbe	3000 - 1800
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	5,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	550 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	15 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung