


LED-Flächenleuchte
LEDF 600-8/2-0 W

200038551-00

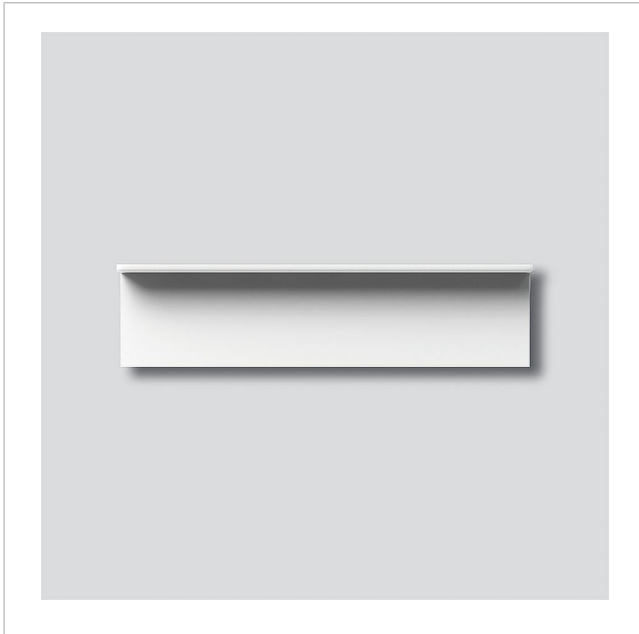

Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung: | 20–30 V DC |
| Betriebsstrom: | max. 670 mA |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 799 x 199 x 50 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LEDF 600-8/2-0 W | LED-Flächenleuchte | Weiß | D | 200038551-00 |


Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|----|--------------|
| MA/LEDF 600-0 | Montageadapter für LED-Flächenleuchte | Schwarz | D | 200037350-00 |
| Vario 611 W | Lackstift | Weiß | 0 | 210007116-00 |


LED-Flächenleuchte
LEDF 600-8/2-0 W


200038551

Seite 2

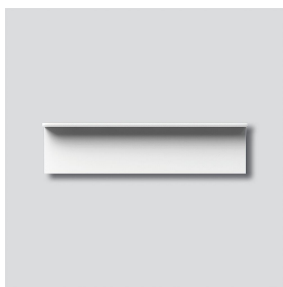

Zeichnungen / Montage

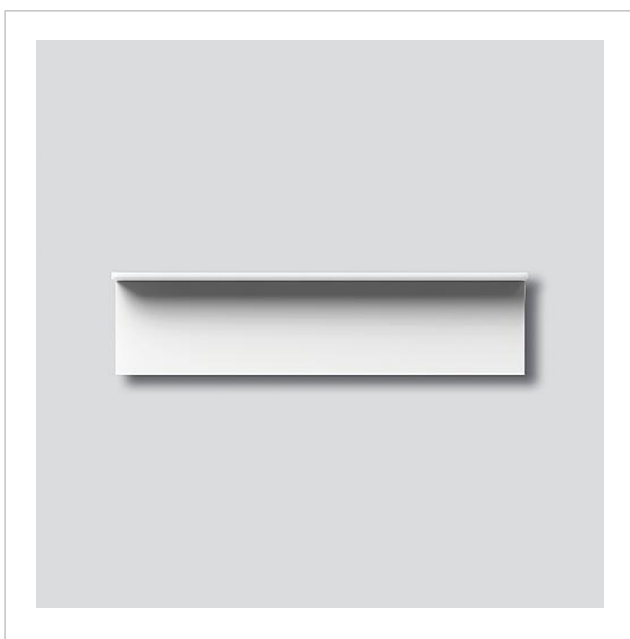

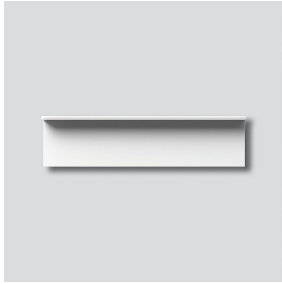

LED-Flächenleuchte
LEDF 600-8/2-0 W

200038551

Seite 3

Weitere Dokumente

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte

Konformitätserklärung

97,6 kB

[herunterladen](#)