


LED-Einbaudownlight mit Indirektanteil
Artikel-Nr. 12406073

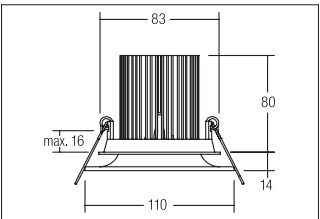

LED-Einbaudownlight mit Indirektanteil, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte mit direktem und indirektem Lichtanteil. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 10,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 887lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12406073
Stand:	16.02.2021 08:43
Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Ausführung	Plug&Play
Leistung	10,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	110 mm
Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	80 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	887 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe	14 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung