


LED-Einbaudownlight, IP44  
Artikel-Nr. 12127023

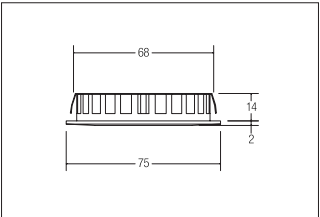

LED-Einbaudownlight, IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 375lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Artikel-Nr.                         | 12127023                         |
| Stand:                              | 14.02.2021 13:41                 |
| Lichtfarbe                          | 3000                             |
| Farbe                               | chrom                            |
| Abstrahlwinkel                      | 60 °                             |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                            |
| Material                            | Aluminium-Druckguss / Kunststoff |
| Leistung                            | 5 W                              |
| Leuchtmittel                        | LED                              |
| Lieferung                           | inkl. 2.000 mm Anschlussleitung  |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                         |
| Außendurchmesser                    | 75 mm                            |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm                            |
| Einbautiefe                         | 14 mm                            |
| Spannung                            | 12V                              |
| Lichtstrom                          | 375 lm                           |
| Schutzart                           | IP44*                            |
| Schutzklasse                        | III                              |
| Verstellbarkeit                     | nicht verstellbar                |
| Höhe                                | 3 mm                             |
| Schaltungsart sekundärseitig        | Parallelschaltung                |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).