
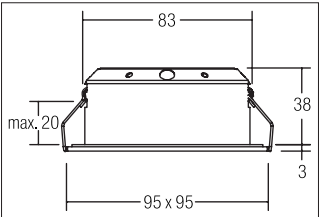
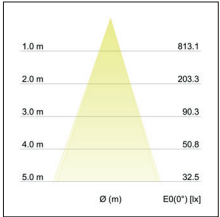


LED-Einbaustrahler INDIWO83, schwenkbar
Artikel-Nr. 12286173

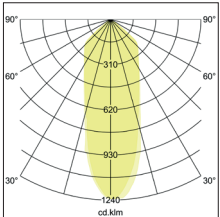

LED-Einbaustrahler INDIWO83, schwenkbar, strukturweiß, eckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12286173
Stand:	16.02.2021 08:47

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Länge	95 mm
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	5,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	95 mm

Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	38 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	550 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	95 mm
Breite	95 mm
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.