


LED-Bodeneinbauleuchte, IP65

**Artikel-Nr. P3817W**

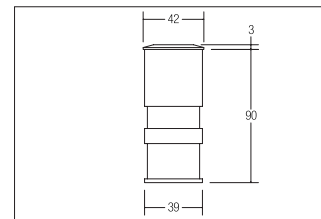

LED-Bodeneinbauleuchte IP65, rund. Einbaumontage, Bodenmontage. Inkl. Montagehülse und 150 mm Anschlussleitung. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 1,00W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 60lm, Farbtemperatur: 6000K, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>P3817W</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Preis</b>	115,40 €	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE
<b>Stand:</b>	19.03.2020 08:33	

Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtfarbe	6000 K
Lichtstrom	60 lm
Material	Edelstahl / Aluminium / Kunst-
Ausführung	Plug&Play
Farbe	edelstahl
Leistung	1 W

Leuchtmittel	LED
Einbaudurchmesser	39 mm
Einbautiefe	90 mm
Strom	350 mA
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III