


Einbaustrahler
Artikel-Nr. 2034.02

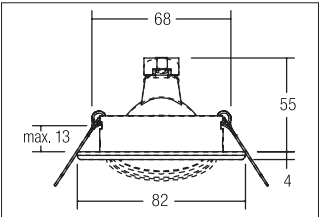

Einbaustrahler, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Messing, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	2034.02
Stand:	14.02.2021 14:45

Farbe	chrom	Leistung	max. 50 W
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Spannung	12V
Art der Dimmung	sonstige	Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Außendurchmesser	82 mm	Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Bügel	5366	Schutzart	IP20
Einbaudurchmesser	68 mm	Schutzklasse	III
Einbautiefe	55 mm	Schwenkwinkel	25 °
Material	Stahl / Messing	Spannungsart	AC/DC
Ausführung	GX5,3	Verstellbarkeit	schwenkbar