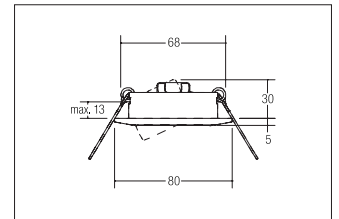


Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm

Artikel-Nr. 3093.07

Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm

Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi-Verstärkers parallel angeschlossen werden.

Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB),

Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz,

Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz,

Ausführung: Frontring (Stahl) und Lochblechabdeckung weiß oder chrom-metallisiert,

Nettogewicht: 0,14 kg

Montage mit Einbaufedern.

Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme.

Material: Stahl. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Kunststoff,

Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar, .

Artikel-Nr.	3093.07
Preis	69,20 €
Stand:	18.03.2020 15:09

Farbe weiß