


LED-Wandeinbauleuchte
Artikel-Nr. R3929WW

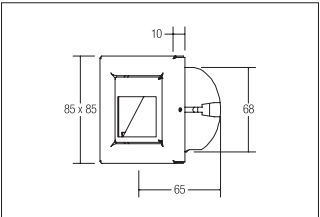

LED-Wandeinbauleuchte, weiß, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, und Hohlwand-Montagedose Ø DA: 68 mm / Einbautiefe: 65 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 40lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß.

Artikel-Nr.	R3929WW
Stand:	14.02.2021 21:40

Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtfarbe	3000
Lichtstrom	40 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Edelstahl / Aluminium / Kunststoff
Leistung	1,2 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	65 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Länge	85 mm
Breite	85 mm