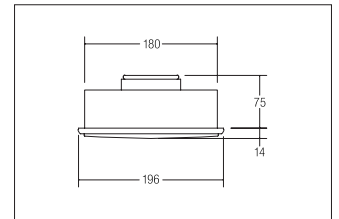


## Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 180 mm

**Artikel-Nr. 3094.07**

Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 180 mm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 40 / 50 W, Impedanz: 8 Ohm, Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 90 dB (bei Nennleistung 98 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 100 - 20.000 Hz, Übertragungsbereich (-10 db): 60 - 23.000 Hz, Ausführung: Front- und Montagering aus Kunststoff mit Lochblechabdeckung in weiß, Nettogewicht: 1,0 kg, Montage in Decken mit 1-20 mm Materialstärke. Anschluß durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme.

Feuchtigkeitsimprägnierte Membran:

Eingeschränkter Schutz vor Feuchtigkeit.

Nicht für den dauerhaften Betrieb im Außenbereich geeignet.

. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Leistung: 50,00W, .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>3094.07</b>   |
| <b>Preis</b>       | 170,10 €         |
| <b>Stand:</b>      | 18.03.2020 14:30 |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Farbe             | weiß               |
| Material          | Stahl / Kunststoff |
| Außendurchmesser  | 196 mm             |
| Einbaudurchmesser | 180 mm             |

|             |        |
|-------------|--------|
| Einbautiefe | 75 mm  |
| Schutzart   | IP20   |
| Breite      | 196 mm |