


Funksystem-Controller für 1-4 Kanal-Betrieb
Artikel-Nr. 18192000

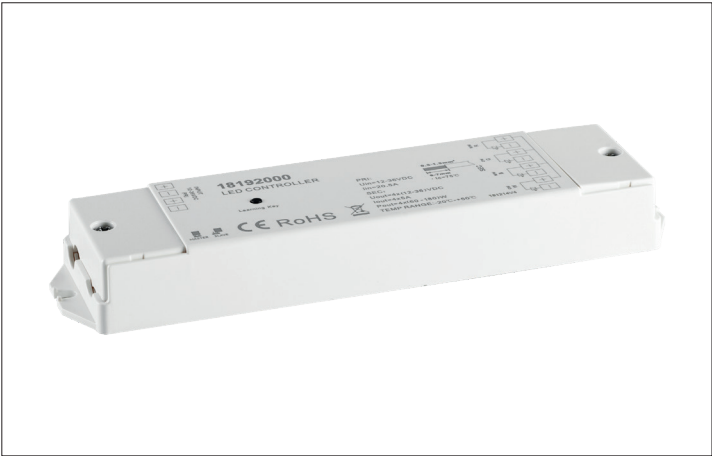

Funksystem-Controller für 1-4 Kanal-Betrieb
Funksystem-Controller universell zur Ansteuerung von 1-4-Kanal-LED-Modulen.
Mögliche Ansteuerungsvarianten:
Weißlicht, TunableWhite, RGB, RGBW
Kompatibel zu:
Fernbedienung Weißlicht: 18199000, 18202000,
Fernbedienung TunableWhite: 18198000, 18201000,
Fernbedienung RGB: 18197000, 18200000,
Fernbedienung RGBW: 18196000, 18194070 bzw. 18194080.

Weitere Funktionen zu den oben genannten Komponenten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeschreibung.

Funk-Master-Controller 18192000:
Spannung: 12-24 V DC,
Strom: max. 4 x 2,5 A, 3 x 3,3 A, 2 x 5,0 A, 1x 5,0 A,
Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC),
Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode),
Steuersignal: PWM,
Funkfrequenz: 869,5 MHz,
Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,
Maße: L 160 x B 45 x H 18 mm,
Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung,
Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung) Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 120 bis 240W, Art der Dimmung: Funksteuerung .

Artikel-Nr.	18192000
Stand:	12.02.2021 21:50

Beschreibung	Funk-Master-Controller
Art der Dimmung	Funksteuerung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Eingangsspannung	12-24 V DC
Ausgangsspannung	12 bis 24 V
Leistung	120 bis 240 W

Umgebungstemperatur (ta)	0 bis +40 °C
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Funkfrequenz	869,5 MHz
Länge	160 mm
Breite	45 mm
Höhe	18 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.