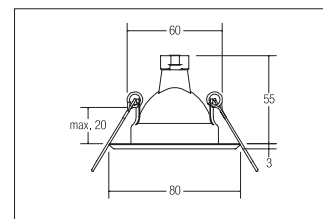


Einbaudownlight

Artikel-Nr. 2190.22

Einbaudownlight, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, .

Artikel-Nr.	2190.22
Preis	19,40 €
Stand:	20.03.2020 02:45

Farbe	edelstahl
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	80 mm
Bügel	5366
Cool Beam	Nein
Einbaudurchmesser	60 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Edelstahl

Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar