


LED-Bodeneinbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. P3817WW

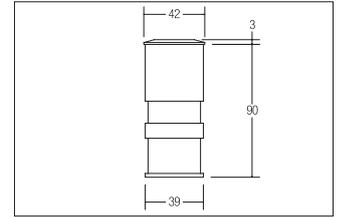

LED-Bodeneinbauleuchte IP65, edelstahl, rund. Einbaumontage, Bodenmontage. Inkl. Montagehülse und 150 mm Anschlussleitung. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 1W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 40lm, Farbtemperatur: 3000K, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	P3817WW	Anwendungsbereiche
Preis	115,40 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE
Stand:	19.03.2020 08:34	

Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtfarbe	3000 K
Lichtstrom	40 lm
Material	Edelstahl / Aluminium / Kunst-
Ausführung	Plug&Play
Farbe	edelstahl
Leistung	1 W

Leuchtmittel	LED
Einbaudurchmesser	39 mm
Einbautiefe	90 mm
Strom	350 mA
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III