


LED-Einbaudownlight CIRCLE, mit umlaufender Lichtfuge
Artikel-Nr. 12407073

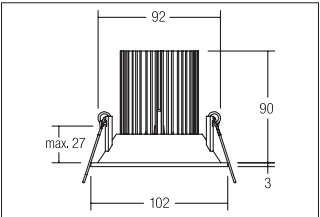

LED-Einbaudownlight CIRCLE, mit umlaufender Lichtfuge, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 13,6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 950lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12407073
Stand:	15.02.2021 16:13
Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	45 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium
Ausführung	Plug&Play
Leistung	13,6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	102 mm
Einbaudurchmesser	92 mm
Einbautiefe	90 mm
Strom	700 mA
Lichtstrom	950 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung