
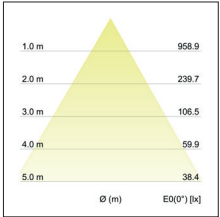
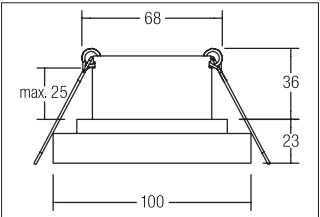


LED-Einbaudownlight TUBIC, mit Indirektanteil
Artikel-Nr. 12226173

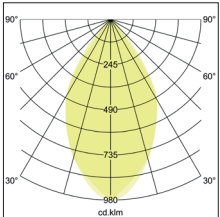

LED-Einbaudownlight TUBIC, mit Indirektanteil, strukturweiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Deckeneinbaudownlight mit indirektem Lichtanteil.
Lichtstrom direkt 830 lm, Lichtstrom indirekt 130 lm. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 10,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 960lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	12226173
Stand:	14.02.2021 22:31
Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	direkt 9,5 W / indirekt 1,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	100 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	36 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	960 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe	23 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung