
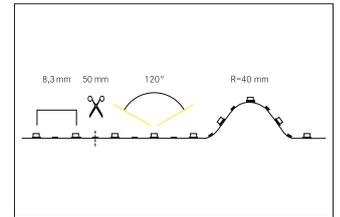


QualityFlex Select Flexplatine
5 m, CRI > 90, 28,8 W / m, IP00

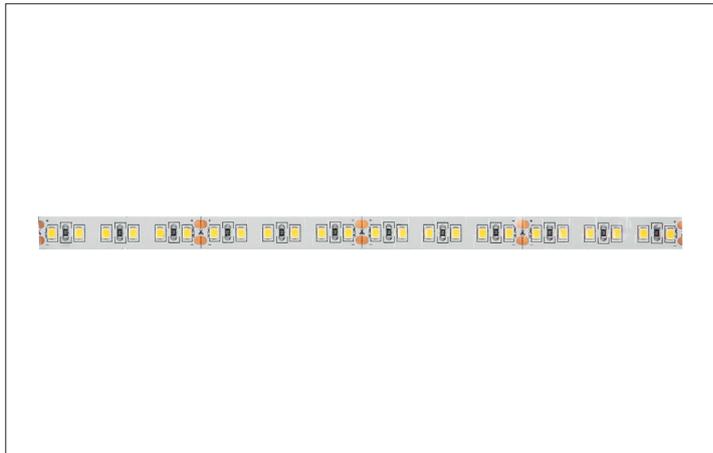

LED-Flexplatine 28,8W/ m, LED-Weißlicht, 6000K, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	15206005
Stand:	14.02.2021 03:55

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	6000
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	2.736 lm/m
Leistung	144 W
Lampenleistung je Meter	28,8 W/m
Leistung fix	144 W
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtfarbe	weiß
Short Pitch	8,3 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
max. Modullänge	3.000 mm