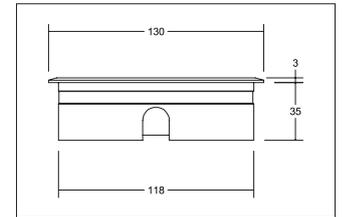


LED-Bodeneinbauleuchte HYBRIDE FLAT, V4A, IP67

Artikel-Nr. 14035223

LED-Bodeneinbauleuchte HYBRIDE flat, V4A, IP67, edelstahl, rund. Einbaumontage, Bodenmontage. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 450lm, Farbtemperatur: 3000K, Abstrahlwinkel: 30°, ohne Betriebsgerät, .

Artikel-Nr.	14035223
Preis	179,90 €
Stand:	19.03.2020 08:23

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	30 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Leistung	9 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 1.000 mm Anschlusslei-
Außendurchmesser	130 mm
Einbaudurchmesser	118 mm

Einbautiefe	38 mm
Spannung	24V
Lichtstrom	450 lm
Max. Belastung	1.000 kg
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung