


Einbaustrahler, V4A
Artikel-Nr. 1181.22

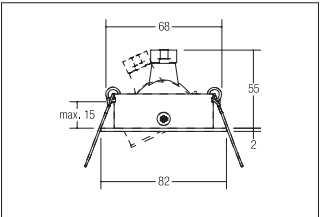

Einbaustrahler, V4A, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V , Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	1181.22
Stand:	15.02.2021 23:56

Farbe	edelstahl
Länge	82 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	sonstige
Breite	82 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Edelstahl
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W

Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Lieferung	ohne Sprengring
Länge	82 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	25 °
Spannungsart	AC/DC
Verstellbarkeit	schwenkbar