


LED-Wandeinbauleuchte
Artikel-Nr. P3729WW

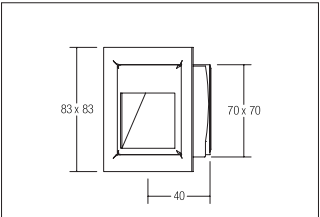

LED-Wandeinbauleuchte, aluminium, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. Zum Einbau in Hohlwände mittels Blattfeder (optionales Zubehör):

Einputzgehäuse 3702, Preis: brutto 8,70 € zzgl. MwSt.).

. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Stahl / Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 1,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 40lm, Farbtemperatur: 3000K, Verstellbarkeit: nicht verstellbar.

Artikel-Nr.	P3729WW
Stand:	14.02.2021 21:25

Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtfarbe	3000
Lichtstrom	40 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Stahl / Aluminium
Ausführung	Plug&Play
Leistung	1,2 W
Leuchtmittel	LED
Einbaubreite	70 mm

Einbaulänge	70 mm
Einbautiefe	40 mm
Strom	350 mA
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Maße	LxBxH: 40x83x83 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.