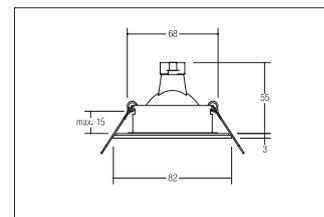


Einbaudownlight, V4A, IP54

Artikel-Nr. 26004220

Einbaudownlight, V4A, IP54, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	26004220
Stand:	15.02.2021 20:42

Farbe	edelstahl
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	82 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Edelstahl / Glas
Ausführung	GX5,3

Leistung	max. 35 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP54*
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC/DC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar