


LED-Lichtpunkt, IP44
Artikel-Nr. 12071253

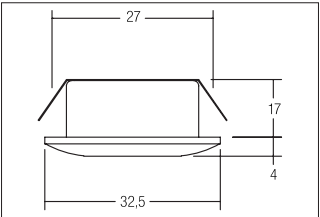

LED-Lichtpunkt, IP44, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 1,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 70lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12071253
Stand:	14.02.2021 12:30
Lichtfarbe	3000
Farbe	aluminium
Abstrahlwinkel	30 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	1,2 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	32,5 mm
Einbaudurchmesser	27 mm
Einbautiefe	17 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	70 lm
Schutzart	IP44 *
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe	3,5 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.