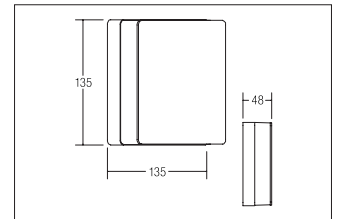


## LED-Wandanbauleuchte, IP54

**Artikel-Nr. 10034183**

LED-Wandanbauleuchte, IP54, schwarz, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Mit wechselbarer Frontplatte zur Lichtverteilung rein indirekt oder Lichtverteilung direkt / indirekt. Beide (magnetisch zu befestigende) Frontplatten sind zur bauseitigen Auswahl im Lieferumfang enthalten. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 665lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>10034183</b>
<b>Preis</b>	106,90 €
<b>Stand:</b>	18.03.2020 20:07

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	9 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz

Lichtstrom	665 lm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	135 mm
Breite	135 mm
Höhe-Tiefe	48 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung