
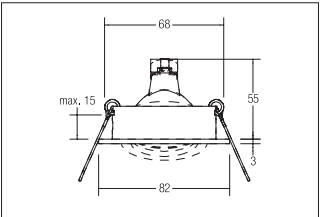


Einbaustrahler
Artikel-Nr. 0063.63

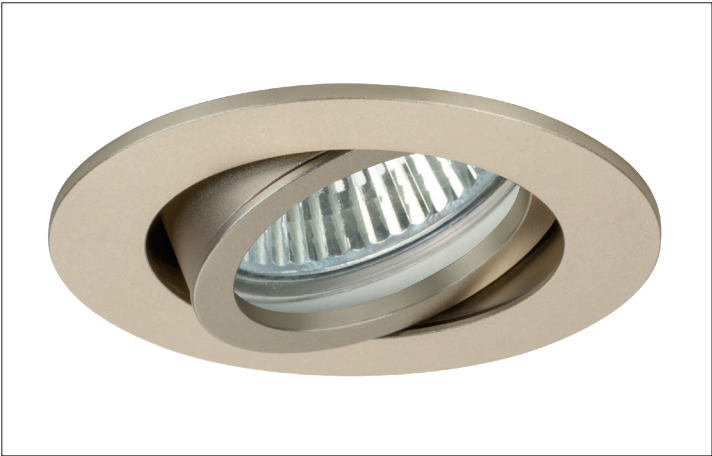

Einbaustrahler, champagner matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nicht kompatibel zu den LED-Modulen 18498002, 12823003, 12843004 und 18438002. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	0063.63
Stand:	15.02.2021 00:18

Farbe	champagner
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	82 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Aluminium
Höhe	3 mm
Ausführung	GX5,3

Leistung	max. 50 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	25 °
Spannungsart	AC/DC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	schwenkbar

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.