
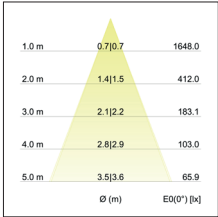
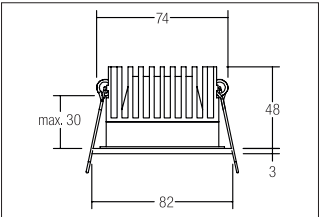


LED-Einbaudownlight, dim2warm
Artikel-Nr. 12116073

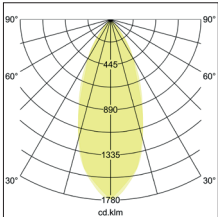

LED-Einbaudownlight, dim2warm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 930lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Abstrahlwinkel: 24°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12116073
Stand:	16.02.2021 08:44
Lichtfarbe	3000 - 1800
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	24 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	74 mm
Einbautiefe	48 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	930 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung