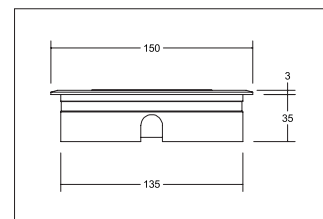


LED-Bodeneinbauleuchte HYBRIDE FLAT, V4A, IP67

Artikel-Nr. 14036223

LED-Bodeneinbauleuchte HYBRIDE flat, V4A, IP67, rund. Einbaumontage, Bodenmontage. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 890lm, Farbtemperatur: 3000K, Abstrahlwinkel: 30°, ohne Betriebsgerät, .

Artikel-Nr.	14036223
Preis	237,00 €
Stand:	19.03.2020 08:19

Lichtfarbe	3000 K
Abstrahlwinkel	30 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 1.000 mm Anschlusslei-
Außendurchmesser	150 mm
Einbaudurchmesser	135 mm
Einbautiefe	38 mm

Spannung	24V
Lichtstrom	890 lm
Max. Belastung	1.000 kg
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung