
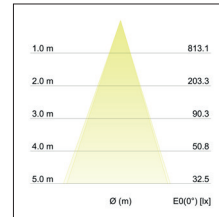
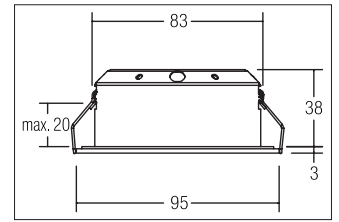


LED-Einbaustrahler INDIWO83, schwenkbar
Artikel-Nr. 12276173

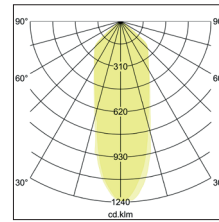

LED-Einbaustrahler INDIWO83, schwenkbar, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12276173
Stand:	16.02.2021 08:46

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	5,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	sonstige

Außendurchmesser	95 mm
Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	38 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	550 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung