


Einbaudownlight, V4A, IP54
Artikel-Nr. 26005220

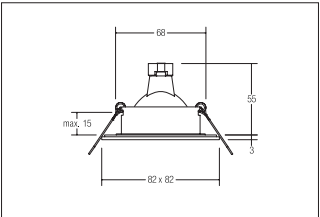

Einbaudownlight, V4A, IP54, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	26005220
Stand:	16.02.2021 01:42

Farbe	edelstahl
Länge	82 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	sonstige
Breite	82 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Edelstahl / Glas
Ausführung	GX5,3

Leistung	max. 35 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Länge	82 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP54*
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC/DC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.