


Hochvolt-Einbaustrahler, GU10
Artikel-Nr. 36 14 1070

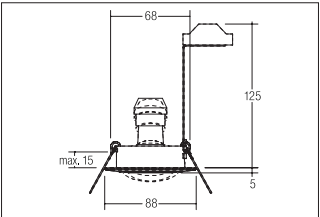

Hochvolt-Einbaustrahler, GU10, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbau. Inkl. Hochvoltbügel zur normgerechten Zugentlastung.
. Fassung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	36 14 1070
Stand:	14.02.2021 19:14

Farbe	weiß
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	88 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	125 mm
Material	Guss
Ausführung	GU10
Leistung	max. 50 W

Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	Für HV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Schwenkwinkel	25 °
Spannungsart	AC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	schwenkbar

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.