


Hochvolt-Einbaudownlight, GU10, IP65
Artikel-Nr. 36 149070

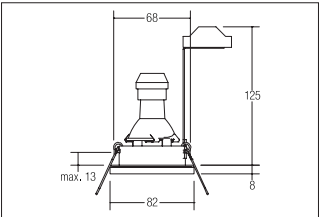

Hochvolt-Einbaudownlight, GU10, IP65, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Hochvoltbügel zur normgerechten Zugentlastung. Fassung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	36 149070
Stand:	16.02.2021 03:12

Farbe	weiß
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	125 mm
Material	Guss / Glas
Höhe	5 mm
Ausführung	GU10

Leistung	max. 50 W
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	Für HV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP65*
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.