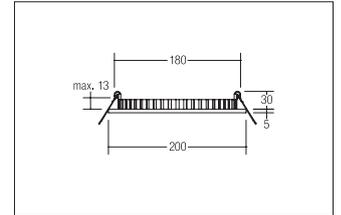


## LED-Einbaupanel FLAT30

**Artikel-Nr. 12217074**

LED-Einbaupanel FLAT30, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 16W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.080lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

**Artikel-Nr.** 12217074  
**Stand:** 16.02.2021 03:59

Lichtfarbe	4000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	16 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	sonstige

Außendurchmesser	200 mm
Einbaudurchmesser	180 mm
Einbautiefe	30 mm
Spannung	24V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe	5 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung