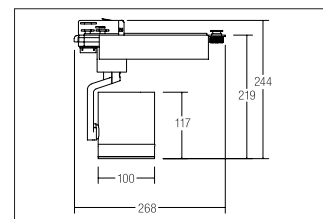


LED-Schienenstrahler CORE

Artikel-Nr. 88373173

LED-Schienenstrahler CORE, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 100 mm x 245 mm, Gewicht: 1,4 kg. Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz). Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 34W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.687lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 88373173 |
| Preis | 189,00 € |
| Stand: | 18.03.2020 22:49 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbe | weiß |
| Lichtstrom | 2.687 lm |
| Systemeffizienz | 84 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk | |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Leistung | 32 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Art der Dimmung | schaltbar |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | Drehbar und Kopfverstellbar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |
| Breite | 230 mm |
| Höhe-Tiefe | 245 mm |
| Schwenkwinkel | 180 ° |
| Kopfverstellwinkel | 180 ° |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |