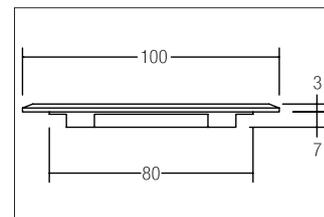


LED-Bodeneinbauleuchte, IP44

**Artikel-Nr. 3900WW**

LED-Bodeneinbauleuchte, IP44, edelstahl, rund. Einbaumontage, Bodenmontage. Sehr flache Bodeneinbauleuchte für den Innenbereich.

Die Anschlussleitung (Artikel-Nr. 3714) und die Verbindungsleitung (Artikel-Nr. 3715) müssen separat bestellt werden!

. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 0.4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Farbtemperatur: 3000 K.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>3900WW</b>
<b>Stand:</b>	25.10.2021 15:10

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	edelstahl
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Edelstahl / Acryl
Ausführung	Plug&Play
Leistung	0,4 W
Leuchtmittel	LED

Ansteuerung	schaltbar
Einbaudurchmesser	80 mm
Einbautiefe	7 mm
Spannung	12V
Schutzart raumseitig	IP44
Schutzklasse	III