
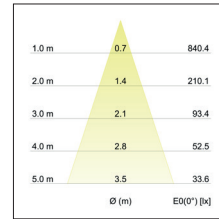
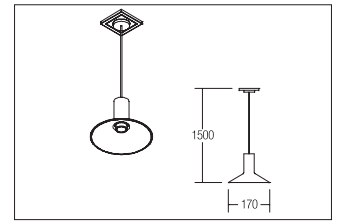


Plug & Light LED-Pendelleuchte GRAMMO
Artikel-Nr. 12723173

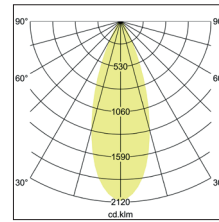

Plug & Light LED-Pendelleuchte GRAMMO, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Achtung: nur zu verwenden in Kombination mit dem Plug & Light-System der Firmen GIRA und JUNG. Dimmfunktion über entsprechende Komponenten aus dem Hause GIRA oder JUNG abrufbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 400lm, Abstrahlwinkel: 35°, .

Artikel-Nr.	12723173
Preis	249,00 €
Stand:	18.03.2020 19:48

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	35 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	8 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Pendelabhängung 1.500

Farbwiedergabe	CRI > 85
Spannung	12V
Lichtstrom	400 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A