
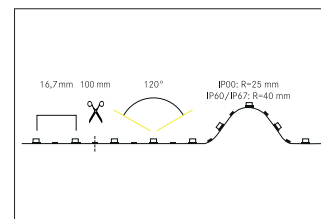


QualityFlex Select Flexplatine
5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67

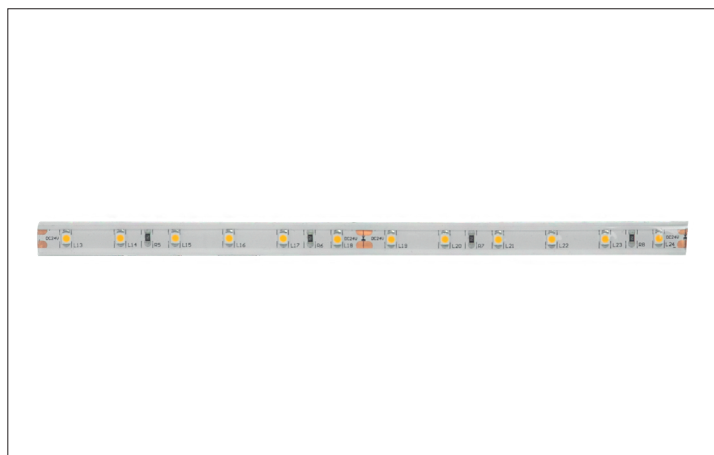

LED-Flexplatine 4,8W/m, LED-Weißlicht, 4000K, CRI > 85 LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr. 15271004
Stand: 14.02.2021 01:51

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	4000
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	349 lm/m
Leistung	24 W
Lampenleistung je Meter	4,8 W/m
Leistung fix	24 W
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	11 mm
Höhe	4,8 mm

Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	16,7 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
max. Modullänge	5.000 mm