


LED-Einbaudownlight, IP54
Artikel-Nr. 12366073

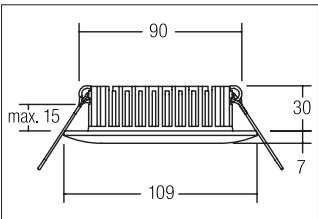

LED-Einbaudownlight, IP54, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 10W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 750lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 90°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12366073
Stand:	15.02.2021 18:06
Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	90 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	10 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	109 mm
Einbaudurchmesser	90 mm
Einbautiefe	30 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	750 lm
Schutzart	IP54*
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe	7 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.