
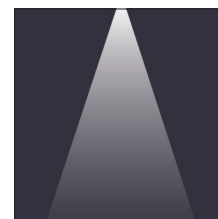


LED-Schienenstrahler CORE

**Artikel-Nr. 88377184**

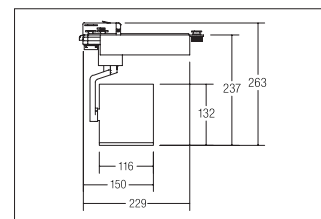

LED-Schienenstrahler CORE, schwarz. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 116 mm x 237 mm, Gewicht: 1,8 kg. Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz).

Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 43,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.030lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, .

|                    |                  |   |
|--------------------|------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>88377184</b>  | <b>Anwendungsbereiche</b>                               |
| <b>Preis</b>       | 229,00 €         | SHOP   RETAIL HOTELLERIE   GASTRONOMIE BILDUNG   KULTUR |
| <b>Stand:</b>      | 18.03.2020 19:41 |   |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                          |
| Lichtfarbe                          | 4000 K                        |
| Farbe                               | schwarz                       |
| Lichtstrom                          | 4.030 lm                      |
| Systemeffizienz                     | 93 lm/W                       |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                          |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |                               |
| Material                            | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Leistung                            | 43,2 W                        |
| Leuchtmittel                        | LED                           |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                      |
| Art der Dimmung                     | schaltbar                     |
| Außendurchmesser                    | 116 mm                        |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Spannung                     | 230V AC 50Hz                |
| Schutzart                    | IP20                        |
| Schutzklasse                 | I                           |
| Spannungsart                 | AC                          |
| Verstellbarkeit              | Drehbar und Kopfverstellbar |
| Energieeffizienzklasse       | A++ bis A                   |
| Länge                        | 268 mm                      |
| Breite                       | 116 mm                      |
| Höhe-Tiefe                   | 237 mm                      |
| Schwenkwinkel                | 180 °                       |
| Kopfverstellwinkel           | 180 °                       |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung           |