


## RGBW-Funk-Wandpanel zu 18192000

**Artikel-Nr. 18194080**

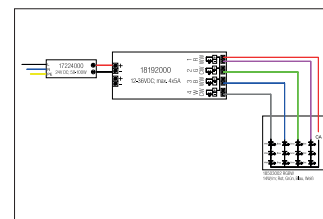

RGBW-Funk-Wandpanel zu 18192000, schwarz. Einbaumontage, Wandmontage. RGBW-Funk-Wandpanel zur Ansteuerung von RGBW-LED-Modulen für Farb- und Weißlicht.

Nennspannung: 110-230 V AC 50 Hz,  
 Stromaufnahme: 15 mA,  
 Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm,  
 Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,  
 Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +40° C,  
 Anschluss über Schraubklemmen,  
 Montage in Gerätedose (Unterputz),  
 Einbautiefe in Gerätedose: 20 mm,  
 Außenabmessungen: L 86 x B 86 x T 12 mm,  
 Material: Glas / Kunststoff,  
 Controller pro Wandpanel: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung)

Funktionsumfang:

- Ein / Aus
- RGB-Farbwechsel über Touchwheel
- Dimmtasten für rot / grün / blau / weiß
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Speichertaste S
- Farbverlauf: Start / Stopp
- Farbverlauf: Geschwindigkeit

Kompatibel zu Funk-Master-Controller 18192000, weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.

. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18194080</b>
<b>Stand:</b>	12.02.2021 18:18

Farbe	schwarz
Länge	86 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20

Schutzklasse	II
Länge	86 mm
Breite	86 mm
Höhe	12 mm