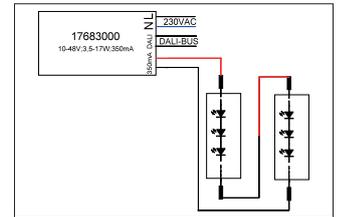


LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital)

**Artikel-Nr. 17683000**

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital). Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,75-1,5 mm<sup>2</sup> geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3,5-17W, Art der Dimmung: DALI-2, nicht abwärtskompatibel.

**Artikel-Nr.** 17683000  
**Stand:** 12.02.2021 18:50

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Konfektionierung         | Plug&Play                       |
| Leistung                 | 3,5-17 W                        |
| Strom                    | 350 mA                          |
| Art der Dimmung          | DALI-2, nicht abwärtskompatibel |
| Material                 | Kunststoff                      |
| Umgebungstemperatur (ta) | -25 °C bis +45 °C               |
| Messpunkt (tc)           | max. +75 °C                     |
| Leistung                 | 3,5 - 17 W                      |
| Maße                     | L 110,5 x B 52 x H 22 mm        |
| Eingangsspannung         | AC: 110-240 V, DC: 176-280 V    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lieferung                    | Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung |
| Spannung                     | 230V AC 50Hz  |
| Strom                        | 350 mA  |
| Schaltungsart sekundärseitig | Reihenschaltung                                     |
| Schutzart                    | IP20  |
| Schutzklasse                 | II  |
| Spannungsart                 | DC  |
| Länge                        | 110,5 mm  |
| Breite                       | 52 mm   |
| Höhe                         | 22 mm   |