


## Einbaustrahler

### Artikel-Nr. 1963.02

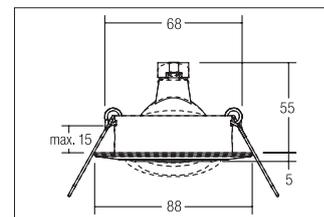

Einbaustrahler, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

**Artikel-Nr.** 1963.02  
**Stand:** 14.02.2021 10:36

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Farbe                               | chrom     |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk     |
| Art der Dimmung                     | sonstige  |
| Außendurchmesser                    | 88 mm     |
| Bügel                               | 5366      |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm     |
| Einbautiefe                         | 55 mm     |
| Material                            | Guss      |
| Ausführung                          | GX5,3     |
| Leistung                            | max. 50 W |
| Spannung                            | 12V       |

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Leuchtmittel                 | Für NV-Halogenlampe                                 |
| Lieferung                    | inkl. Fassung mit Zuleitung 300 mm, ohne Sprengring |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung                                   |
| Schutzart                    | IP20                                                |
| Schutzklasse                 | III                                                 |
| Schwenkwinkel                | 25 °                                                |
| Spannungsart                 | AC/DC                                               |
| Verstellbarkeit              | schwenkbar                                          |