



LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/3-0 W

200037343-00

Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 260 mA
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtstärke:	367 cd/klm
Lichtstrom:	164 lm
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	299 x 299 x 50

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDF 600-3/3-0 W	LED-Flächenleuchte	Weiß	D	200037343-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
MA/LEDF 600-0	Montageadapter für LED-Flächenleuchte	Schwarz	D	200037350-00
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00


LED-Flächenleuchte
LEDf 600-3/3-0 W

200037343

Seite 2



Zeichnungen / Montage

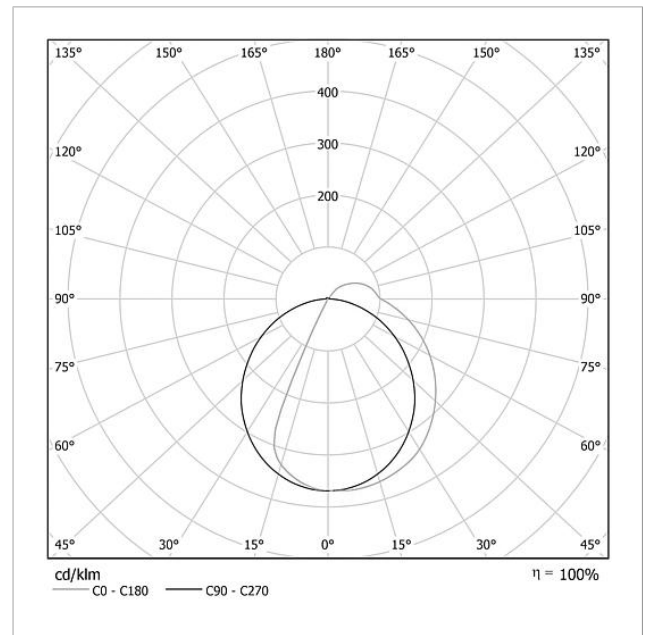



LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/3-0 W

200037343

Seite 3

Weitere Dokumente

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte

Konformitätserklärung

97,6 kB

[herunterladen](#)