


LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-6/1-0 DG  
200038516-00

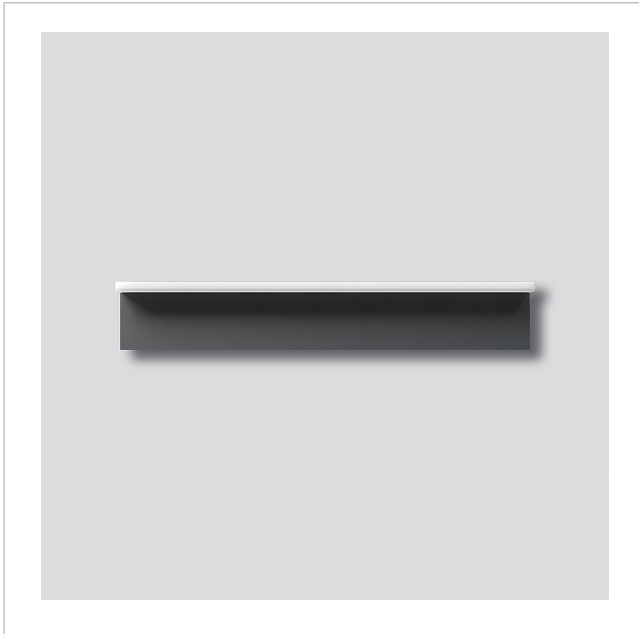

## Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 520 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	599 x 99 x 50

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDF 600-6/1-0 DG	LED-Flächenleuchte	Dunkelgrau-Glimmer	D	200038516-00


## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
MA/LEDF 600-0	Montageadapter für LED-Flächenleuchte	Schwarz	D	200037350-00
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00

LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-6/1-0 DG

200038516

Seite 2

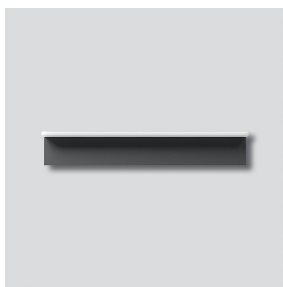


---

## Zeichnungen / Montage

---



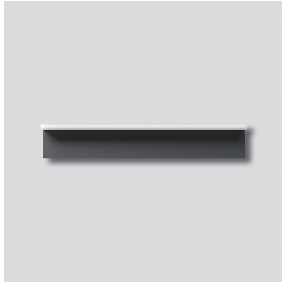

LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-6/1-0 DG

200038516

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte

Konformitätserklärung

97,6 kB

[herunterladen](#)