

LED-Flächenleuchte
LEDF 600-8/2-0 DG

200038556-00



Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 670 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	799 x 199 x 50

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDF 600-8/2-0 DG	LED-Flächenleuchte	Dunkelgrau-Glimmer	D	200038556-00


Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
MA/LEDF 600-0	Montageadapter für LED-Flächenleuchte	Schwarz	D	200037350-00
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00


LED-Flächenleuchte
LEDF 600-8/2-0 DG


200038556

Seite 2

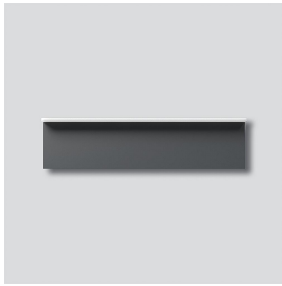

Zeichnungen / Montage

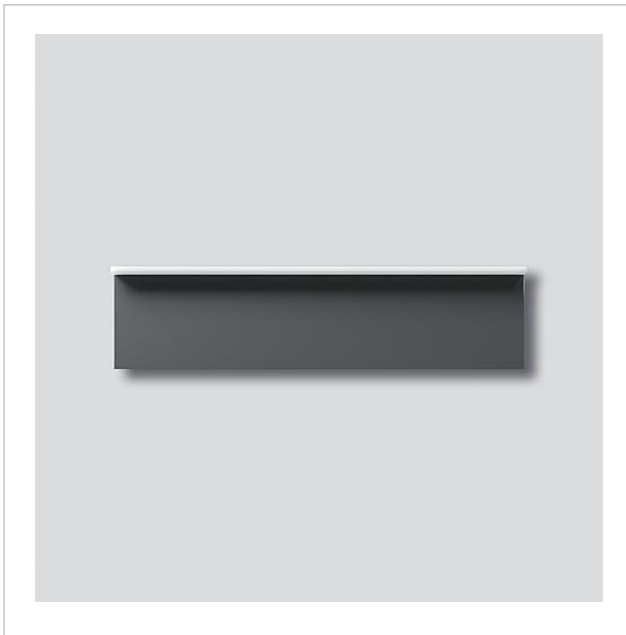

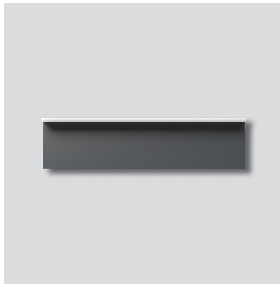

LED-Flächenleuchte
LEDF 600-8/2-0 DG

200038556

Seite 3

Weitere Dokumente

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte

Konformitätserklärung

97,6 kB

[herunterladen](#)