


Hochvolt-Einbaustrahler, GU10
Artikel-Nr. 36 144250

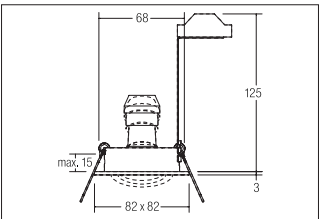

Hochvolt-Einbaustrahler, GU10, alu matt. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Hochvoltbügel zur normgerechten Zugentlastung. Fassung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	36 144250
Stand:	14.02.2021 13:12

Farbe	aluminium	Spannung	230V AC 50Hz
Länge	82 mm	Leuchtmittel	Für HV-Halogenlampe
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Länge	82 mm
Art der Dimmung	sonstige	Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Breite	82 mm	Schutzart	IP20
Einbaudurchmesser	68 mm	Schutzklasse	II
Einbautiefe	125 mm	Schwenkwinkel	20 °
Material	Aluminium	Spannungsart	AC
Ausführung	GU10	Sprengtring	ohne Sprengtring
Leistung	max. 50 W	Verstellbarkeit	schwenkbar