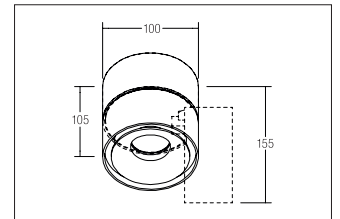


LED-Anbaustrahler CIRCLE, mit umlaufender Lichtfuge

Artikel-Nr. 12061073

LED-Anbaustrahler CIRCLE, mit umlaufender Lichtfuge, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9,8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 675lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kön-

Artikel-Nr.	12061073
Preis	201,60 €
Stand:	18.03.2020 23:18

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	9,8 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	100 mm

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	675 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Höhe-Tiefe	105 mm
Schwenkwinkel	90 °
Kopfverstellwinkel	90 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung