


LED-Anbaustrahler CIRCLE, mit umlaufender Lichtfuge
Artikel-Nr. 12062173

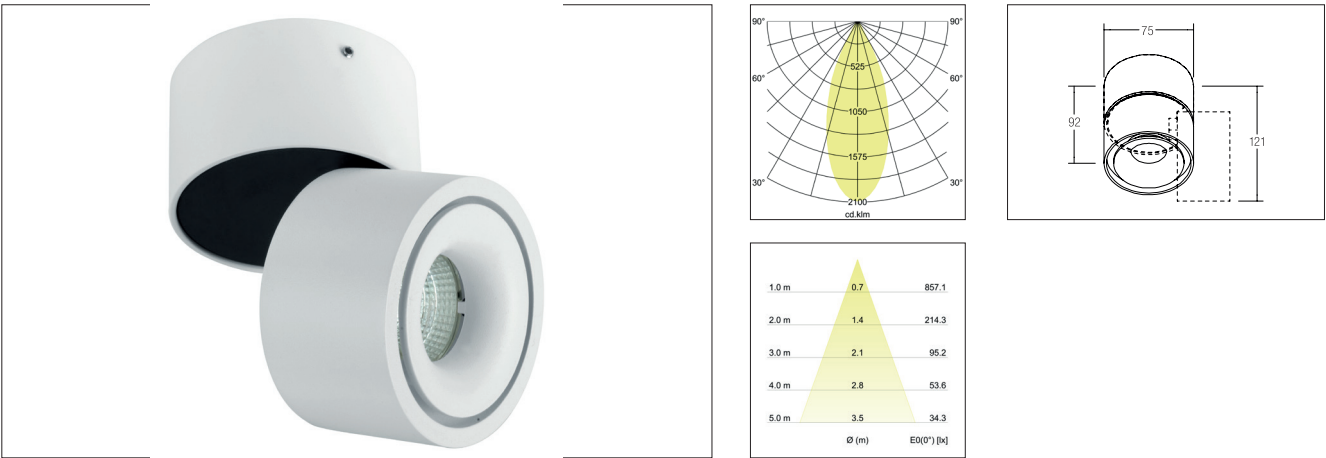

LED-Anbaustrahler CIRCLE, mit umlaufender Lichtfuge, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 410lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kön-

Artikel-Nr.	12062173
Preis	134,50 €
Stand:	18.03.2020 22:23

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	6,2 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	75 mm

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	410 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Höhe-Tiefe	92 mm
Schwenkwinkel	90 °
Kopfverstellwinkel	90 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.