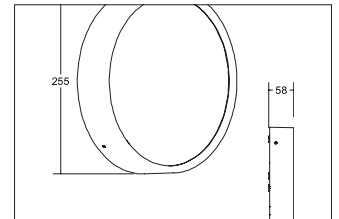


LED-Wandanbauleuchte EYE, IP65

Artikel-Nr. 10036183

LED-Wandanbauleuchte EYE, IP65, schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Die Lichtfarbe ist bauseitig einstellbar von 3000 K auf 4000 K oder 5700 K. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.000lm, Farbtemperatur: 3000 bis 5700K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, .

Artikel-Nr.	10036183
Preis	99,00 €
Stand:	18.03.2020 21:41

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	110 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Außendurchmesser	250 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.000 lm
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Höhe-Tiefe	70 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung