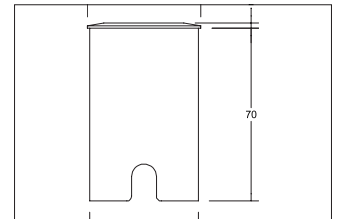
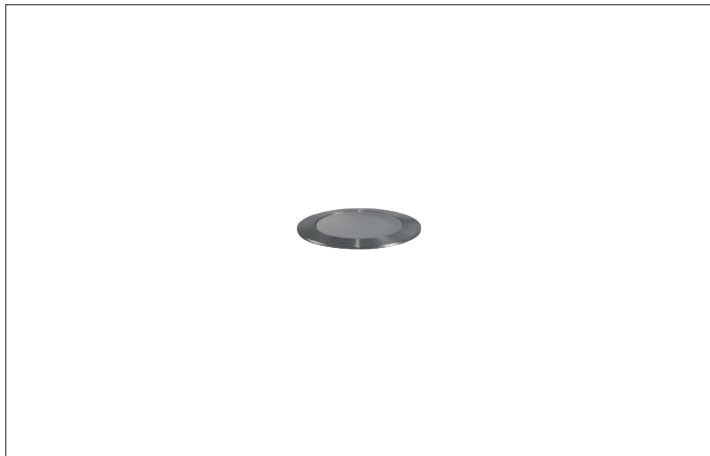


LED-Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, V4A, IP65

Artikel-Nr. 14050223

LED-Bodeneinbauleuchte V4A, IP65, edelstahl, rund. Einbaumontage, Bodenmontage. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 1,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 18lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 100°, ohne Betriebsgerät, .

Artikel-Nr.	14050223
Preis	102,50 €
Stand:	19.03.2020 08:13

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	100 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Lichtstrom	
Leistung	1,4 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 3.000 mm Anschlusslei-
Farbwiedergabe	CRI > 80

Außendurchmesser	46 mm
Einbaudurchmesser	44 mm
Einbautiefe	70 mm
Spannung	24V
Lichtstrom	
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung