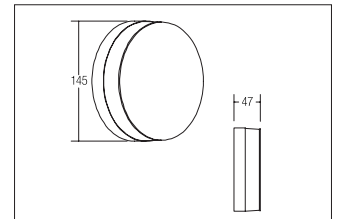


LED-Wandanbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 10030183

LED-Wandanbauleuchte, IP54, schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Mit wechselbarer Frontplatte zur Lichtverteilung rein indirekt oder Lichtverteilung direkt / indirekt. Beide (magnetisch zu befestigende) Frontplatten sind zur bauseitigen Auswahl im Lieferumfang enthalten. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 665lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die

Artikel-Nr.	10030183
Preis	99,90 €
Stand:	18.03.2020 19:37

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	9 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Außendurchmesser	145 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	665 lm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Höhe-Tiefe	47 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung