

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 23. Jul 2020 10:00
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT

StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **20800198**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aqua-Promo 2/60 grey Gen. 6**

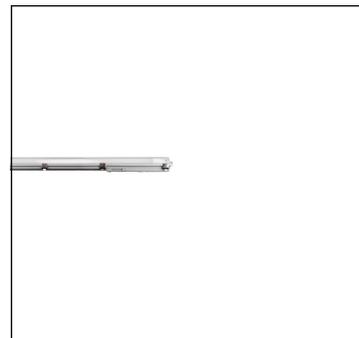

Technik

Produkt Daten

Sockel	G13
Länge [mm]	649
Breite [mm]	98
Höhe [mm]	76
Gewicht [g]	933,20
Schutzglas	nein

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	10,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	10,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	30000

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	900
Lichtstrom Bemesswert [lm]	900
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	90
Kelvin [K]	4000

Umwelteigenschaften

Leuchtendaten

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	73,70
-------------	--------------

Blister

Innerbox

Tray

Shrink

Transportkarton

Gewicht [g]	900,00
Stück	12

Manual

Hinweise

Komponentenliste **led glass tube with pearl wool pile for protection, 2 mounting plates stainless steel, 6 stainless steel clips, 1 high-strength cable gland, 4 screws, 4 pcs dowels, Double End Wire**

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein

Lebensdauer Bemesswert [h]	30000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	86
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,53

Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [<=]	10,00
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80

Kabelende	Direktanschluß
-----------	-----------------------

Stück	1
Inhalt (Produkte)	1

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Barcode1	4018412335777
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412335770300010

Feuchteempfindlich	nein
Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	nein
Nicht in Reflektoren	nein
Belüftung erforderlich	nein
CE	ja

Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	10
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Schutzart	I
-----------	----------

Barcode1	4018412335364
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 23. Jul 2020 10:00
Seite 2


MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20800198**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aqua-Promo 2/60 grey Gen. 6**

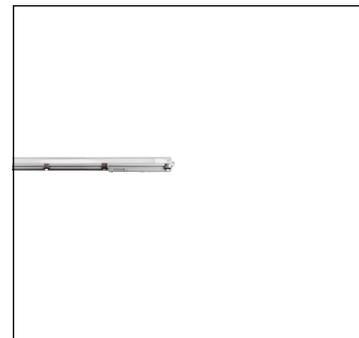

EEK-Label

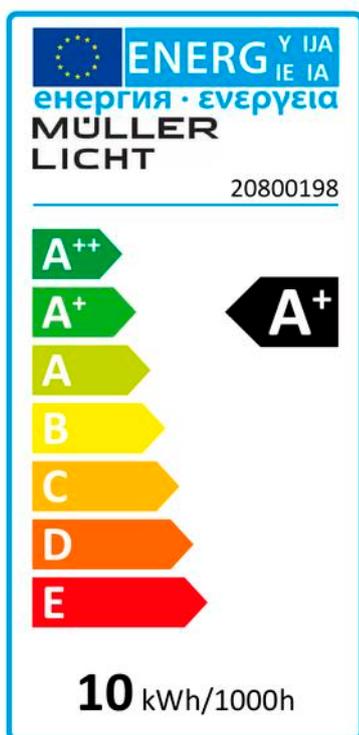

Spektrum

