

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012



Artikel-Nr.: LM85403

Nickel 3 Step Dim. Kopfspiegellampe  
(LIGHTME) LED Kopfspiegellampe 3 Step Dimming 5W-  
GU10/827

EAN-Code: 4020856854035



### Allgemeine Eigenschaften


Lampensockel.....	GU10
Nennlebensdauer.....	25.000 Std.
Bemessungslebensdauer .....	25.000 Std.
Schaltzyklen.....	40.000x
Betriebstemperaturbereich .....	-20 bis +40° C

### Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse .....	A+
------------------------------	----

### Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

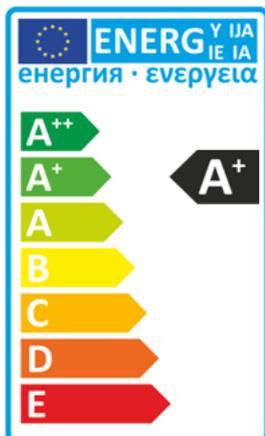

### Produktabmessungen

Länge.....	61 mm
Durchmesser .....	70 mm
Gewicht .....	63 g

### Elektrische Kenndaten

Spannung .....	220-240 V
Netzfrequenz .....	50 Hz
Leistungsaufnahme.....	5,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	5,0 W
Gewichteter Energieverbrauch .....	5 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	λ 0,5
Dimmbar? ....	3-Stufen dimmbar (per Lichtschalter)
Zündzeit .....	< 0,5 s
Anlaufzeit <sup>1</sup> .....	Sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt <sup>2</sup> .....	0,0 mg
Äquivalenz-Leistung <sup>3</sup> .....	32 W

### Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung .....	827
Lichtfarbe .....	Warmweiß
Farbtemperatur .....	2700 K
Farbwiedergabe .....	Ra 80
Nennlichtstrom .....	350 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	350 lm
Lampenlichtstromerhalt <sup>4</sup> .....	70 %
Farbkonsistenz SDCM .....	≤ 6

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

<sup>2</sup> gebunden als Amalgam

<sup>3</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

<sup>4</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012


## Hinweise und Empfehlungen

### Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

### 3-Step Dimming:

Dimmen mit jedem herkömmlichen Lichtschalter durch Ein- und Ausschalten.

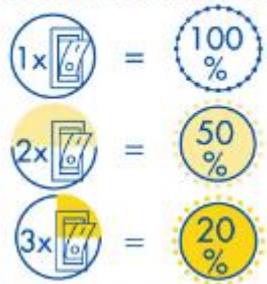


Abmessungsskizze  
LED LM85403

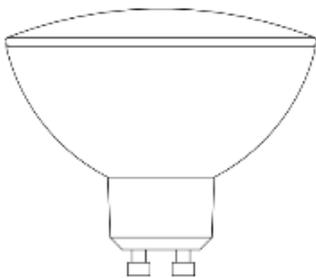

H: 61 mm

D: 70 mm

Abmessungsskizze  
Äquivalent-Leuchtmittel

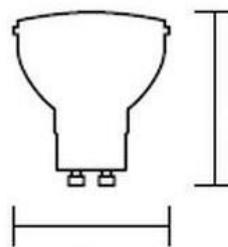

H: 59 mm

D: 50,7 mm

## Farbspektrum

